


Datenblatt

BenQ PD2700U

68,58 cm / 27" LED Display

- 4K UHD – 3840 x 2160 / 16:9
- DisplayPort Ausgang (DaisyChain)
- Brightness Intelligence
- 100% sRGB und Rec.709
- Höhenverstellbarkeit 140 mm + Pivot

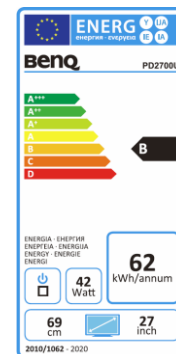

Modell : PD2700U
Art. Nr. / EAN Code : 9H.LHALB.QBE / 471 8755 07614 5

Panel Typ : 68,58 cm / 27" Wide TFT, IPS-Panel Technologie
Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 UHD / 16:9
Pixelabstand : 0,155 mm
Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 685,8 mm / 596,7 mm x 335,7 mm
Max. Farben : 1,07 Mrd.
Betrachtungswinkel H/V (CR>=10) : 178°/ 178°
Kontrast (statisch) : 3000:1
Kontrast (dynamisch) : 20 Mio.:1
Helligkeit : 350 cd/m²
Reaktionszeit : 5 ms (GtG)

Eingänge: DP Buchse : 1x DP 1.4, 1x mDP 1.4, 1x DP Ausgang
HDMI Buchse : 2x HDMI 2.0
USB Hub : 4x USB 3.0
Kopfhöreranschluss / Audioanschluss : Ja / Ja
Eingangsfrequenz H/V : 27 - 140 kHz / 24 - 76 Hz

Bildkontrollen Bedienelemente : Ein/Aus hard power Schalter, 5 OSD Sensor-Tasten, OSD Controller
Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 11 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation

Extras Pivot : Automatische Pivoterkennung
Farbräume : 100% sRGB und Rec.709
Bildqualität : EyeCare Technologie: Flicker-Free, Low Blue Light, Brightness Intelligence
HDR Technologie : HDR10
Daisy Chain : DisplayPort Ausgang (MST)
KVM Switch : Ja
Lautsprecher : 2 x 2 Watt
Sicherung : Kensington Lock
Halterung : VESA 100 x 100 mm
Höhenverstellbarkeit : 140 mm inkl. 90° Pivot
Drehbarkeit : -45° / +45° links / rechts
Neigebereich : -5° / +20°
Sensor : Eye Protect Sensor, Eco Sensor

Energie Netzadapter : internes Netzteil
Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
Leistungsaufnahme (On Mode) : < 80 W
(Sleep Mode) : < 0,5 W

Zertifizierungen Sicherheit : CE, TÜV Bauart
Ergonomie : TCO 7.0
Umwelt : Energy Star 7.0, EPEAT Gold

Umgebung Betrieb : + 5 ~ +40°C; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Lagerung : -20 ~ +60°C; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften Gewicht netto : 9,9 kg
Gehäusefarbe : Schwarz
Größe mit Fuß / ohne Fuß (H x B x T) : 548 x 614 x 230 mm / 368 x 614 x 59 mm
Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, HDMI-, DP to mDP, USB-Kabel, Kurzanleitung, DisplayPilot, Handbuch CD, Werkskalibrierungsprotokoll



Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 30.10.2018
Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters