



Einhell

CLASSIC

Druckluft-Schlagschrauber (Pn)

TC-PW 610

Art.-Nr.: 4138960

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825639971

Der Einhell Druckluft-Schlagschrauber TC-PW 610 ist kraftvoll und robust und arbeitet mit einem maximalen Drehmoment von 610 Nm. Dank der hohen Leistung ist er auch anspruchsvollen Aufgaben in Heim, Werkstatt und Garage gewachsen. Der rutschfeste gummierte Griff sorgt für sicheres Arbeiten. Ausgestattet mit Links- (einstufig) und Rechtslauf (dreistufig), stellt sich der Druckluft-Schlagschrauber einer Vielzahl von Einsätzen. Beste Performance bietet er dabei ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm. Zum Ausstattungsumfang gehören 10 Stecknüsse in den Größen 8/10/11/13/17/19/21/22/24/27 mm sowie 1x Ölfäschchen, 1x Stecknippel und 1x Verlängerung 125 mm.

Ausstattung


- Kräftiger Schlagschrauber mit einem max. Drehmoment von 610 Nm
- Dank der hohen Leistung auch für anspruchsvolle Aufgaben geeignet
- Rutschfester gummierter Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit Links- (einstufig) und Rechtslauf (dreistufig)
- Beste Performance ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm
- Mit 10 Stecknüssen in den Größen 8/10/11/13/17/19/21/22/24/27 mm
- Inkl. 1 Ölfäschchen und 1 Stecknippel
- Inkl. 1 Verlängerung 125 mm

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Max. Drehmoment (Stufe 1) | 220 Nm |
| - Max. Drehmoment (Stufe 2) | 340 Nm |
| - Max. Drehmoment (Stufe 3) | 610 Nm |
| - Arbeitsdruck max. | 6.3 bar |
| - Leerlaufdrehzahl | 7000 min ⁻¹ |
| - Luftverbrauch | 198 L/min |
| - Vierkantantrieb | 0.5 Zoll |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.19 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.47 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 235 x 220 x 95 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 23 kg |
| - Maße Exportkarton | 450 x 230 x 295 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4080 6000 |

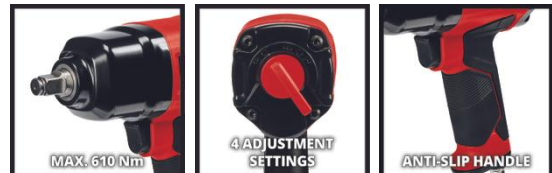

AIR VOLUME
HIGH

**6.3
bar
max.**

**610 Nm
HIGH
POWER**

1/2"