

PRODUKTDATENBLATT

LEDstixx

LEDstixx | Kleine Helfer



ANWENDUNGSGEBIETE

- Sideboards
- Blumenarrangements
- Praktische Klebefläche oder Bohrvorrichtung
- Horizontale oder vertikale Ausrichtung an Wänden und Gegenständen möglich

PRODUKTVORTEILE

- Sehr kompakte LED-Leuchte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Moderne Leuchte
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,6 W
Betriebsart	Batterie
Nennspannung	4.5 V


Photometrische Daten

Farbtemperatur	6200 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom	25 lm
Lichtausbeute	42 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	90,00 °
----------------------------	---------

Abmessungen & Gewicht

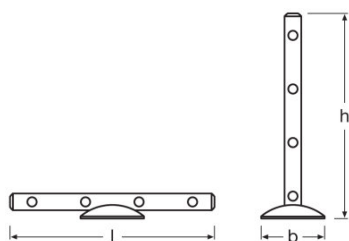

Länge	222,0 mm
Breite	16,2 mm
Höhe	22,0 mm
Produktgewicht	94,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	10000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Normen	CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227866	Rolle 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171,00 g	1.45 dm ³
4058075227873	Versandschachtel 6	230 mm x 160 mm x 283 mm	1297,00 g	10.41 dm ³
4058075227880	Versandschachtel 24	537 mm x 337 mm x 283 mm	6128,00 g	51.21 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.