

# PRODUKTDATENBLATT

## DoorLED Solar White

DoorLED Solar | Solarleuchte für Außenanwendung



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist

---

### PRODUKTVORTEILE

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Solarbetriebene LED-Außenleuchten
- Batterieaufladung mittels Solarzelle
- Batterietechnologie: Lithium-Ionen
- Akku-Ladezeit mindestens 7 h abhängig von der Leuchtenposition und Sonnenscheindauer
- Schutzart: IP44



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	3,00 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	320 lm
<b>Lichtausbeute</b>	107 lm/W

Daten des Leuchtensors

<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)
<b>Erfassungswinkel des Sensors</b>	120 °
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	4 m

Abmessungen & Gewicht

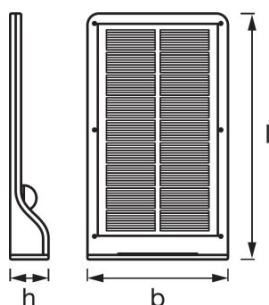

<b>Länge</b>	192,0 mm
<b>Breite</b>	110,0 mm
<b>Höhe</b>	30,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	255,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polystyrol (PS)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-10...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	30000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
----------------	------

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075126046	DoorLED Solar White	Versandschachtel 6	205 mm x 414 mm x 155 mm	13.15 dm <sup>3</sup>	2087,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.