


Technische Daten SafeLite

Erkennungsweite	20 m
Lichtstrom Φ_E	Notlichtbetrieb: 60 lm Netzbetrieb: 100 lm
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	60% bei 3 h
Gehäusematerial	Polykarbonat (850 °C glühdrahtbeständig)
Gehäusefarbe	RAL9003
Gewicht	0,5 kg
Montageart	Wand- und Deckenmontage Optional : Einbaugeschäse, doppelseitige Haube
Anschlussklemmen	2x2,5 mm ² Steckklemmen
Betriebsart	Dauerlicht / Bereitschaftslicht auswählbar
Notlichtdauer	3 h
Anschlussspannung	220 V-240 V, 50 / 60Hz
Batterie	Ni-Cd Batterie- 3,6 V 0,8 Ah
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung / Wirkleistung)	Dauerlicht: 4,8 VA / 4,6 W Bereitschaftslicht: 4,5 VA / 4,4 W
Zulässige Umgebungstemperatur	+5°C bis + 40°C
Leuchtmittel	LED Leiste
Schutzklasse	II

SafeLite




Maßangaben in mm

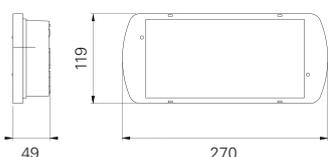

Einbaugeschäse




Maßangaben in mm

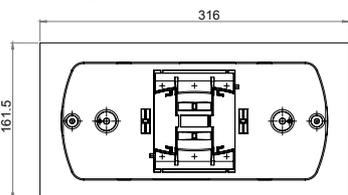

Doppelseitige Haube



Maßangaben in mm

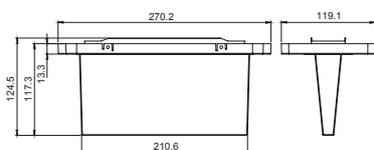

Magnet für Funktionstest



Bestellangaben

PG G3

Typ	EAN 36 60191	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
SafeLite Einzelbatterie-Leuchte IP42	60608 4	0,5	1	40071349554	100,50
SafeLite Einzelbatterie-Leuchte IP65	60609 1	0,5	1	40071349555	116,90


Lieferumfang:

Leuchtgehäuse inkl. klarer Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU gem. ISO 7010, Einsatz als Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte

Bestellangaben Zubehör

PG G0

Typ	EAN 36 60191	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
SL20, Piktogrammfolien-Set ISO 7010 	60389 2		1	SL23A	8,20
SL20, Doppelseitige Haube (inkl. blind Piktogramm)	60393 9		1	SL2CD	15,40
SL20, Einbau Gehäse	60391 5		1	SL2RB	17,90
SL20, Ballschutzkorb	60414 1		1	SL2PG	40,00
Magnet für manuellen Test	40 12539 35041 5		1	40071352379	2,60

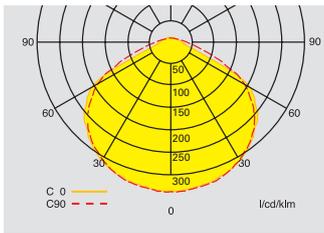

Lichtverteilungskurve

Projektierungshilfe für SafeLite für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

Montage- höhe in Meter	Montagearten	Lichtverteilungskurve			
		L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	2,5	6,6	2,4	6,4
2,8	Fluchtwegmitte	2,4	6,7	2,4	6,6
3,0		2,3	6,8	2,3	6,7
3,5		2,1	6,8	2,1	6,7
4,0		1,7	6,6	1,7	6,5
4,5		0,8	6,3	0,8	6,2
2,5	Deckenmontage	2,2 (2,9)	5,9 (7,2)	2,1 (2,8)	5,7 (6,9)
2,8	Raumausleuchtung	2,2 (3,0)	6,1 (7,5)	2,1 (2,9)	5,8 (7,2)
3,0		2,2 (3,0)	6,1 (7,7)	2,1 (2,9)	5,9 (7,4)
3,5		2,1 (3,0)	6,2 (7,9)	2,0 (2,9)	6,1 (7,8)
4,0		1,7 (2,9)	6,2 (8,3)	1,6 (2,8)	6,2 (8,0)
4,5		1,1 (2,7)	6,2 (8,5)	1,0 (2,7)	6,7 (8,5)
5,0		(2,7)	(8,8)	(2,6)	(8,7)