

SV EURO 1 / SV EURO 2 LED

LED-Einzelbatterieleuchte Style Variant



Technische Daten SV EURO 1 / SV EURO 2 LED

Erkennungsweite	32 m	
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	72 % (SV EURO 1 LED, Nennlichtstrom 250 lm) 64 % (SV EURO 2 LED)	
Material	Gehäuse Haube	Kunststoff (grau) RAL 7035 Kunststoff
Montageart	SV EURO 1 LED SV EURO 2 LED	Wand- oder Deckenmontage Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermontage
Abmessungen in mm (L x H x T)	SV EURO 1 342 x 200 x 68 SV EURO 2 341 x 202 x 92	
Gewicht	SV EURO 1-1/D LED SV EURO 1-3/D LED SV EURO 2-1/D LED SV EURO 2-3/D LED	1,9 kg 1,9 kg 1,8 kg 1,8 kg
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah	
Anschlussklemmen	für 2,5 mm ²	
Anschlussspannung	230-240 V AC / 50/60 Hz	
Netzanschlussleistung	SV EURO 1 LED SV EURO 2 LED	14 VA / 6 W 16,5 VA / 7,5 W
Leuchtmittel	LED-Leiste	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP41 (IP54 als Option, nur für SV EURO 1)	
Zulässiger Temperaturbereich Dauerlicht / Bereitschaftslicht	+5 °C bis +35 °C	


SV EURO 1 LED mit klarer Scheibe




SV EURO 1 LED mit Piktogramm PR



SV EURO 1 LED

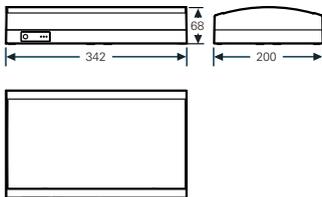

SV EURO 2 LED mit Piktogramm PR

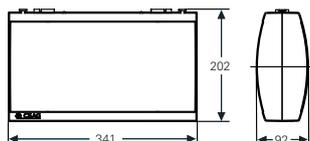

Piktogrammfolien



Bestellangaben

Typ	Notlicht-dauer	EAN 36 60191	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.
SV EURO 1-1/D LED (SET)	1 h	60611 4	1,90	1	40071349396
SV EURO 1-3/D LED (SET)	3 h	60614 5	1,90	1	40071349397
SV EURO 2-1/D LED (SET)	1 h	60613 8	1,80	1	40071349398
SV EURO 2-3/D LED (SET)	3 h	60612 1	1,80	1	40071349399

Lieferumfang:

Leuchtgehäuse inkl. klarer Abdeckhaube(n), 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle.

Zubehör und Ersatzteile für SV EURO 1

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.
Ballschutzkorb 400 x 274 x 115,8 mm	06138 0	1,30	1	40071348370
IP54 Nachrüstsatz * für Elektronik und Leuchtmittel	06406 0	0,90	1	40071350420

* Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen.

Zubehör und Ersatzteile für SV EURO 2

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.
Deckenbefestigung	06413 8	0,25	1	40071350432
Pendelpaar 0,5 m	06396 4	0,60	1	40071350400
Wandausleger	06405 3	0,55	1	40071350418
Kettenbefestigung ¹⁾	06568 5	0,23	1	40071351158
NC-Akku 3,6 V / 4 Ah	33026 4	0,37	1	40071353475

¹⁾ Deckenbefestigung 40071350432 erforderlich