

## SV EURO 4 mit LED-Technik: Mehr Effizienz – weniger Wartung

**Die neue Einzelbatterie-leuchte SV EURO 4 / 4L LED zeichnet sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus und verhilft dank energiesparender LED-Technologie zudem zu einem umweltfreundlichen Einsatz mit minimalem Wartungsaufwand.**

Die Sicherheitsleuchte SV EURO 4 LED, einsetzbar für Wand- oder Deckenmontage, wird mit einem Piktogrammfolien-Set geliefert und ermöglicht zusätzlich die Verwendung als Rettungszeichenleuchte mit einer Erkennungsweite von 17 m. Die Modellvariante 4L wird mit einer opaken, hohen Haube geliefert und erlaubt den Einsatz als universelle Rettungszeichenleuchte mit 3-seitigem Lichtaustritt.

Für erhöhte Dichtigkeits-Anforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen ist ein IP54-Satz (optional) erhältlich.

### SV EURO 4 /4L LED

- Kompakte Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte in Einzelbatterietechnik
- SV EURO 4 LED: Mit klarer Haube als einseitige Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage oder als Sicherheitsleuchte für die Fluchtwegausleuchtung
- SV EURO 4L LED: Mit hoher, opaker Haube als universelle Rettungszeichenleuchte mit 3-seitigem Lichtaustritt
- Folieneinheit mit Prüftaster für Funktionstest und grüner LED zur Ladekontrolle
- Aus hochwertigem, UV-beständigem und halogenfreiem Kunststoff
- Haube mit einfacher Schnappmontage und Piktogrammfolien-Set
- Optional erhältlicher IP54-Satz für erhöhte Dichtigkeits-Anforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen.
- Generell für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet

### Bestellangaben

Typ	Notlicht-dauer	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
SV EURO 4 LED 3 h (SET)*	3 h	34241 0	0,82	1	40071354775	157,00
SV EURO 4L LED 3 h (SET)*	3 h	34242 7	0,89	1	40071354776	163,00
IP54-Satz für Elektronik und Leuchtmittel		06459 6	0,12	1	40071350670	20,60
Kettenbefestigung für SV EURO 4L LED		06461 9	0,12	1	40071350669	21,60
Wandausleger für SV EURO 4L LED		06460 2	0,77	1	40071350668	32,80
						<b>PG 80</b>
NC-Akku 4,8 V / 1,7 Ah		342717	0,20	1	40066071181	a. Anfr.

\* Lieferumfang: Leuchtgehäuse inkl. klarer Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU gem. ISO 7010, Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle.



 
 
 
## Technische Daten SV EURO 4 / 4L LED

Erkennungsweite	17 m
Lichtstrom $\Phi_e / \Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % – 3 h Nennbetriebsdauer
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gewicht	SV EURO 4: 0,82 kg, SV EURO 4L: 0,89 kg
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035
Montageart	SV EURO 4: Wand- oder Deckenmontage SV EURO 4L: Decken-, Ketten-, oder Wandauslegermontage
Anschlussklemmen	(L, L', N, PE) bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	230 V, 50 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	7,3 VA / 5,0 W
Zulässige Umgebungstemperatur	Dauerlicht: -5 °C bis +30 °C Bereitschaftslicht: 0 °C bis +35 °C
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NiCd-Akku, 4,8 V / 1,7 Ah
Leuchtmittel	6 x 0,3 W LED




SV EURO 4 LED mit klarer Haube



SV EURO 4 LED mit Piktogramm PR



SV EURO 4L LED mit Piktogramm PR

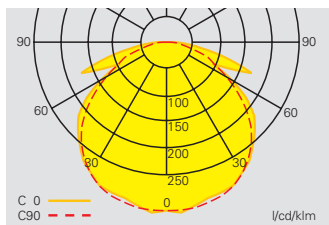  

Lichtverteilungskurve SV EURO 4 LED mit klarer Haube

### Projektionshilfe für SV EURO 4 LED für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

Montagehöhe in Meter	Montagearten	Projektionshilfe			
		L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	3,2 (3,9)	7,9 (9,7)	3,2 (4,0)	8,0 (11,1)
3,0	Fluchtwegmitte	3,3 (4,2)	8,5 (10,4)	3,4 (4,3)	8,6 (10,7)
3,5		3,4 (4,5)	9,0 (11,2)	3,4 (4,5)	9,1 (11,2)
4,0		3,4 (4,6)	9,3 (11,8)	3,4 (4,8)	9,5 (11,8)
4,5		3,4 (4,8)	9,5 (12,3)	3,4 (4,9)	9,7 (12,4)
5,0		3,3 (4,9)	9,7 (12,7)	3,3 (4,9)	9,8 (12,9)
5,5		3,0 (4,9)	9,7 (13,0)	3,1 (4,9)	9,8 (13,3)
6,0		2,7 (4,9)	9,7 (13,3)	2,8 (4,9)	9,8 (13,5)
6,5		2,3 (4,8)	9,5 (13,5)	2,4 (4,8)	9,6 (13,7)
7,0		1,4 (4,6)	9,3 (13,7)	1,6 (4,7)	9,4 (13,8)
2,0	Wandmontage	2,1 (2,9)	5,8 (7,4)	2,2 (3,2)	6,5 (8,1)
2,5		2,1 (3,0)	6,1 (7,7)	1,4 (3,2)	6,4 (8,2)
3,0		1,9 (3,0)	6,0 (7,8)	0,5 (3,0)	6,0 (8,1)
2,5	Deckenmontage /	2,4 (3,4)	6,8 (7,4)	3,5 (3,5)	7,0 (11,6)
3,0	Raumausleuchtung	2,4 (3,4)	7,4 (7,8)	3,5 (4,5)	7,4 (10,8)
3,5		2,9 (3,4)	8,0 (9,8)	2,9 (4,5)	7,8 (9,6)
4,0		2,9 (3,4)	8,4 (10,2)	2,9 (4,5)	8,2 (10,2)
4,5		2,4 (3,4)	8,6 (10,8)	3,5 (4,5)	8,6 (10,8)
5,0		2,4 (3,4)	9,0 (11,2)	3,5 (4,5)	8,8 (11,2)
5,5		2,4 (3,4)	9,2 (11,6)	3,5 (4,5)	9,2 (11,6)
6,0		2,4 (3,4)	9,4 (12,0)	2,5 (4,5)	9,4 (12,0)
6,5		1,4 (3,4)	9,4 (12,4)	3,5 (4,5)	9,6 (12,2)
7,0		1,4 (3,4)	9,6 (12,6)	2,5 (4,5)	9,6 (12,6)

### Eaton Industries Manufacturing GmbH

Electrical Sector EMEA  
Route de la Longeraie 7  
1110 Morges, Switzerland  
www.eaton.eu

### CEAG Notlichtsysteme GmbH

Senator-Schwartz-Ring 26  
59494 Soest, Germany  
Tel.: +49 (0) 2921 69-870  
Fax: +49 (0) 2921 69-617  
E-Mail: info-n@ceag.de  
Web: www.ceag.de

Änderungen an den Produkten, an in diesem Dokument enthaltenen Informationen und an Preisen sind vorbehalten, ebenso Irrtümer und Auslassungen. Verbindlich sind nur die Auftragsbestätigung sowie die technische Dokumentation von Eaton. Auch Fotos und Abbildungen gewährleisten keine bestimmte Gestaltung oder Funktionalität. Deren Weiterverwendung in jeglicher Form muss von Eaton vorab genehmigt werden. Das gleiche gilt für Marken (insbesondere Eaton, Moeller, Cutler-Hammer, Ceag).

© 2014 Eaton  
Alle Rechte vorbehalten  
Printed in Germany  
Bestell-Nr. 40071860250  
20.0/06.14/WD

Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer.