

HWI-B620H-V/Z 2 MP EXIR VF Bullet Netzwerk Kamera



Hauptmerkmale

- 1/2.8" progressive scan CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- 2.8 mm bis 12 mm vario Fokus
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Farbe: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC AN), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC AN)
- BLC/3D DNR/ROI
- Bis zu 30m IR Reichweite
- IP67
- Digitales WDR
- Eingebauter Micro SD/SDHC/SDXC Karten Slot, Bis zu 128 GB




Kamera	
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.01 Lux @(F1.2, AGC AN), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC AN)
Verschlusszeit	1/3 s bis 1/100, 000 s, unterstützt Slow Shutter
Slow Shutter	Ja
Auto-Iris	Nein
Tag&Nacht	IR Sperrfilter
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR
Sichtfeld Anpassung	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotieren: 0° bis 360°
Linse	
Brennweite	2.8 bis 12 mm
Blendenöffnung	F1.6
Fokus	-V: manuell -Z: automatisch
FOV	Horizontales Sichtfeld: 98° bis 34° Vertikales Sichtfeld: 51° bis 19° Diagonales Sichtfeld: 115° bis 40°
Lintengewinde	Ø14
IR	
IR Reichweite	Bis zu 30m
Wellenlänge	850 nm
Kompressionsverfahren	
Video Kompression	Main Stream: H.265/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Typ	Baseline Profil/Main Profil/High Profil
H.264+	Main Stream unterstützt
H.265 Typ	Main Profile
H.265+	Main stream unterstützt
Video Bitrate	32 Kbps bis 8 Mbps
Smart Features	
Region von Interesse	1 feste Region für jeden Stream
Bild	
Max. Auflösung	1920 × 1080
Main Stream Max. Framerate	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub-Stream Max. Framerate	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Bildverbesserung	BLC, 3D DNR
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, AGC, Weißabgleich können in der Client Software oder im Webbrowser eingestellt werden
Tag/Nacht Wechsel	Automatisch, Zeitplan
Netzwerk	
Netzlaufwerk	Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC card (128GB), lokalen Speicher und NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarmauslöser	Bewegungserkennung, Video Sabotagealarm, Netzwerk getrennt, IP-Adress-Konflikt, illegaler Login
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP,

	802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Allgemeine Funktionen	One-Key Reset, Anti-Flimmern, Herzschlag, Spiegeln, Passwort Schutz, Privatzone-Maske, Wasserzeichen
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Gleichzeitige Liveansicht	Bis zu 6 Kanäle
User/Host	Bis zu 32 User 3 Ebenen: Administrator, Operator und User
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
Web Browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	1 RJ45 10M/100M selbst-einstellender Ethernet Port
Video Ausgang (Ohne -Z)	1Vp-p Komposit Ausgang (75 Ω/BNC)
Reset Knopf	Ja
Allgemeines	
Betriebsbedingungen	-30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F), Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	12 VDC ± 25%, 5.5 mm Koaxial Stromstecker PoE (802.3af, Klasse 3)
Leistungsaufnahme und Strom	-Z: 12 VDC, 0.9 A, max. 11 W; PoE: (802.3af, 36 V bis 57 V), 0.4 A bis 0.2 A, max. 12.9 W -V: 12 VDC, 0.6 A, max. 7 W; PoE: (802.3af, 36 V bis 57 V), 0.3 A bis 0.1 A, max. 9 W
Schutzklasse	IP67
Material	Metall
Abmessungen	Φ 105 mm × 244.4 mm (Φ 4.1" × 9.6")
Gewicht	Kamera: etwa. 1015 g (2.2 lb.) Mit Verpackung: etwa. 1540 g (3.4 lb.)

Verfügbare Modelle

HWI-B620H-V (2.8 mm bis 12 mm), HWI-B620H-Z (2.8 mm bis 12 mm)

Abmessungen

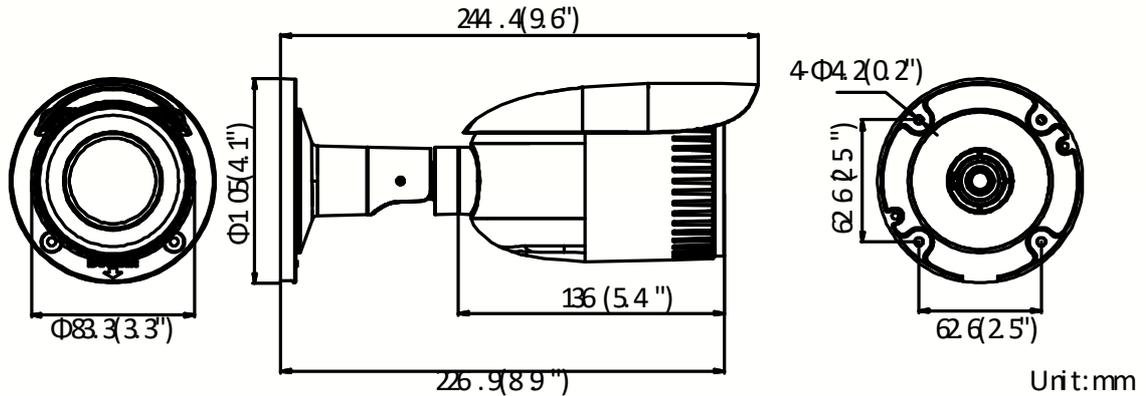

Zubehör



DS-1260ZJ

Distributed by



HIKVISION[®] HiWatch Series

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com