



Einhell

CLASSIC

Winkelschleifer

TC-AG 115/750

Art.-Nr.: 4430960

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825630909

Beim Einhell Winkelschleifer TC-AG 115/750 wurde hoher Wert auf Sicherheit für den Anwender gelegt, ob beim Schleifen, beim Glätten oder Entrostern. So ermöglicht nicht nur der Wiederanlaufschutz sicheres Arbeiten, der Scheibenschutz sorgt zudem für erhöhte Anwendersicherheit. Dabei arbeitet der Winkelschleifer mit 750 Watt kraftvoll und mit bis zu 11.000 Umdrehungen pro Minute. Dank der Spindelarretierung gestaltet sich der Werkzeugwechsel einfach und komfortabel. Der Zusatzhandgriff ist in zwei Positionen montierbar. Die passende Trennscheibe (Ø 115 mm) ist separat erhältlich.

Ausstattung

- Scheibenschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Spindelarretierung für einfachen und komfortablen Werkzeugwechsel
- Metalltriebekopf für flexibles Arbeiten
- Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten
- Zusatzhandgriff in 2 Positionen montierbar
- Lieferung ohne Trennscheibe




Technische Daten

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 750 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 11000 min ⁻¹ |
| - Scheibendurchmesser | 115 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht | 1.66 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.15 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 320 x 125 x 130 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13 kg |
| - Maße Exportkarton | 320 x 310 x 260 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 6504 10900 11448 |

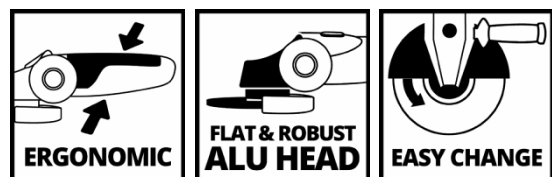

Als Sonderzubehör erhältlich

Trenn-Schutz TC-AG 115/1
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 4450044
EAN-Code: 4006825630961
No Name