



Einhell

EXPERT

Universalsäge

TE-AP 950 E

Art.-Nr.: 4326180

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825632699

Die Einhell Universalsäge TE-AP 950 E meistert Sägearbeiten in unterschiedlichsten Materialien mit Bravour, dank ihrer 950 Watt Leistung und der Hubzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Der Sägeschuh ist werkzeuglos verstellbar und erlaubt damit die optimale Sägeblattnutzung. Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und werkzeuglos. Komfortabel und sicher wird die Arbeit durch den großen Softgrip-Bereich, womit die Universalsäge immer gut und fest in der Hand liegt. Die ergonomische und schlanke Bauform dient der einfachen Handhabung. Ein Sägeblatt für Holz ist in der Lieferung inklusive.

Ausstattung

- Hubzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für optimale Sägeblattnutzung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Großer Softgripbereich für komfortables und sicheres Arbeiten
- Ergonomische, schlanke Bauform für einfaches Handling
- Inkl. Sägeblatt für Holz




Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	950 W
- Hubzahl	0 - 2800 min ⁻¹
- Hubhöhe	28 mm
- Schnitttiefe in Holz	200 mm
- Schnitttiefe in Stahl	20 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	3.2 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.81 kg
- Maße Einzelverpackung	492 x 95 x 201 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	16.2 kg
- Maße Exportkarton	505 x 400 x 218 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2500 5200 6100

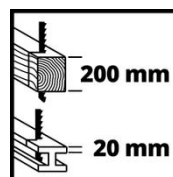

Als Sonderzubehör erhältlich



Sä-Sägebl.Set 3tg Ho/Met Akku
Universalsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49576105
EAN-Code: 4009315761053
Einhell Accessory