



# PURE BASE 500

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

## ANWENDUNGSBEREICHE

Gaming- und Multimediasysteme  
Standard und preisbewusste PC-Konfigurationen  
Übertaktete und wassergekühlte PCs

## HIGHLIGHTS

Kompakt und hochfunktional  
Wechselbare Top-Cover für leise und performante Systeme  
Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter  
Bietet Platz für High-End Grafikkarten und Kühler  
Aufgeräumter Innenraum dank Kabelmanagement-Optionen  
Seitenfenster aus Temperedglas

### Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis


Das be quiet! Pure Base 500 Window vereint leise und flexible Eigenschaften in einem kompakten und ausgeklügelten Design. Es ist das perfekte Gehäuse für alle, die Kompaktheit und hochfunktionale Features schätzen.

#### Highlights »

- Geräuschreduzierende Einlässe bieten eine exzellente Luftströmung bei maximaler Geräuschlosigkeit
- Wechselbare Top-Cover für leise und performante Systeme
- Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter stellen einen leisen Luftstrom sicher
- Dämmmatten an der Front, den Seiten sowie dem regulären Top-Cover
- Geeignet für Radiatoren von bis zu 360mm
- Zahlreiche Möglichkeiten um bis zu fünf SSDs zu installieren
- Bis zu zwei SSDs können sichtbar im Innenraum installiert werden
- Ein Doppel-HDD-Käfig mit entkoppelter Befestigung
- Großzügiger Innenraum für High-End Grafikkarten und große Kühler
- PSU-Cover und Kabelmanagement-Optionen bieten einen aufgeräumten Innenraum
- Einfache Netzteil-Installation von der Rückseite des Gehäuses
- Seitenfenster aus Temperedglas
- Drei Jahre Herstellergarantie

# PURE BASE 500

OUTSTANDING PRICE-PERFORMANCE RATIO

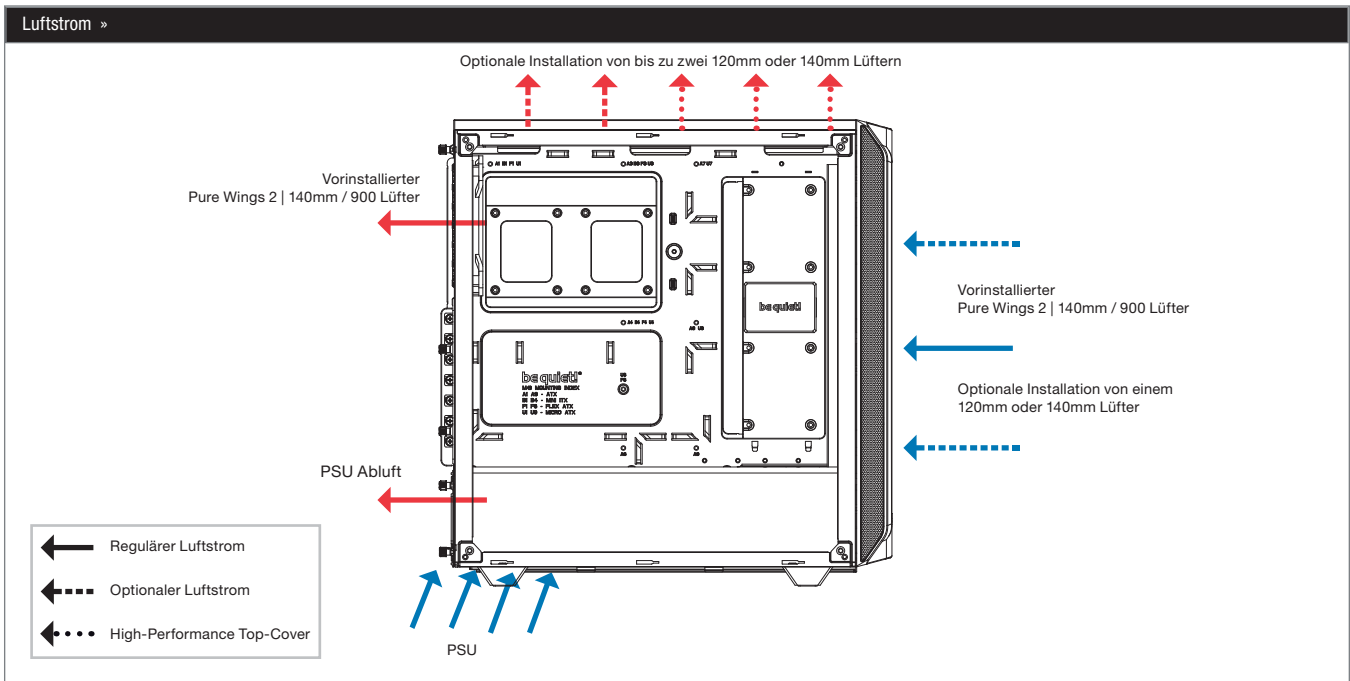

Technische Daten »	
Mainboard-Kompatibilität	ATX, M-ATX, Mini-ITX
Gehäusetyp	Midi-Tower
Formfaktor PSU	PS2 ATX (nicht enthalten)
Abmessungen (L x B x H in mm)	450 x 231 x 463
Material	Stahl (SECC), ABS-Plastik, Temperglas
Gewicht (kg)	7,53 (Netto) / 8,49 (Brutto)
Front I/O-Anschlüsse	2x USB 3.0, HD Audio (Mikrofon + Audio)
PCI Steckplätze	7
Laufwerkkapazität	bis zu 2x 3.5" (2 enthalten) bis zu 5x 2.5" (5 enthalten)
Vorinstallierte Lüfter (mm) / (rpm)	Front: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Rückseite: 1x Pure Wings 2 140 / 900
Optionale Lüfter (mm)	Front: 1x 140 / 3x 120 Deckel: 2x 140/120
Optionale Wasserkühlung (mm)	Front: 120, 140, 240, 280, 360 Deckel: 120, 240 Rückseite: 120, 140
Maximale Abmessungen (mm)	CPU-Kühler: 190mm PSU: 258 / 225 (abhängig von der Position des HDD-Käfigs) GPU: 369
Isolierung	Dämmungsmatten (Front / Deckel (Standard Top-Cover / Seiten))

Logistische Daten »		
Pure Base 500 Window	Art. Nr	EAN Code
Black	BGW34	4260052187791
Metallic Gray	BGW36	4260052187814
White	BGW35	4260052187807

**Zertifizierungen »**

**Kontakt »**

**be quiet! Hauptsitz**

Listan GmbH  
Biedenkamp 3A  
21509 Glinde  
Deutschland

Service-Hotline: +49 40 7367 686 44  
(Mo. - Fr., 09:00 - 17:30 Uhr, MEZ)  
E-Mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)

Besuchen Sie den Servicebereich auf [bequiet.com](http://bequiet.com) für Informationen zu Ihrem regionalen Servicekontakt.