



Abmessung
51,0 x 47,0 x 45,0 cm



4 Sterne
Gefrierraum



Wechselbarer
Türanschlag



Energieeffizient



Ohne Dekoration

Gefrierbox GB 341.1

Spezifikation


- Nutzinhalt: 31 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung, innen liegend
- Temperaturbereich: $\leq -18^{\circ}\text{C}$
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 20 h
- Gitterablage, herausnehmbar
- Eiswürfelschale / Eisschaber
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 60 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 39 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0,364 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 2019/2016)
EPREL-Registriernummer: 352903

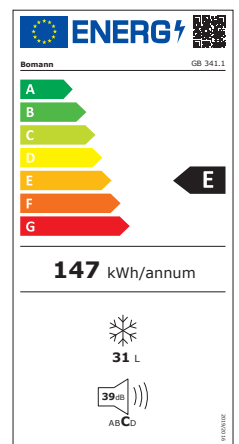

Farbe: weiß
Artikel Nr.: 734 110
Artikel EAN-Code: 4 004 470 341 102
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 734 190
Artikel EAN-Code: 4 004 470 341 904
20"/40"/HQ Container: --- / --- / 560

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 51,0 x 47,0 x 45,0 cm; 14,0 kg
Verkaufskarton: 53,0 x 52,0 x 46,5 cm; 16,0 kg

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen