



Abmessung
51.0 x 47.0 x 45.0 cm



4 Sterne Gefrierraum



Wechselbarer Türanschlag



Energieeffizient



Ohne Dekoration

Gefrierbox GB 341.1

Spezifikation


- Nutzinhalt: 31 Liter
- 4 Sterne-Kennzeichnung
- Stufenlose Temperaturregelung, innen liegend
- Temperaturbereich: $\leq -18^{\circ}\text{C}$
- Gefriervermögen: 2.5 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 20 h
- Manuelle Abtauung
- Gitterablage, herausnehmbar
- Eiswürfelschale
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Justierbare Standfüße

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 60 W
Klimaklasse: N/ST (+16°C ~ +38°C)
Kühlmittel: R600a
Betriebsgeräusch: 36 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / 24 h: 0.32 kWh
Energieverbrauch / Jahr: 117 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 1060/2010)

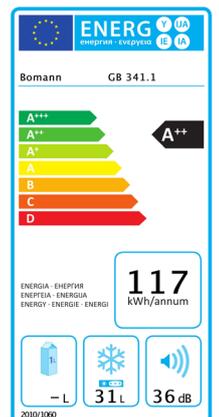

Farbe: weiß
Artikel Nr.: 734 110
Artikel EAN-Code: 4 004 470 341 102
Farbe: Edelstahl-Optik
Artikel Nr.: 734 190
Artikel EAN-Code: 4 004 470 341 904

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 51.0 x 47.0 x 45.0 cm; 14.0 kg
Verkaufskarton: 53.0 x 52.0 x 46.5 cm; 16.0 kg

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 560

C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen