


Langes Anschlussgewinde Pg

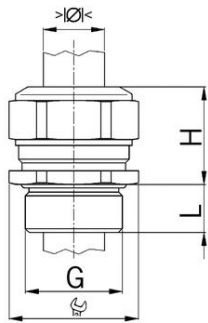

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

Zulassungstyp: Progress S2

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1100.48.94
EAN:	7611614134154
Material	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung	1 Rille
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	Pg 48
Klemmbereich mit Inlet min.	37.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	43.0 mm
Minimaler Klemmbereich	43.0 mm
Maximaler Klemmbereich	49.0 mm
Schlüsselweite	65 mm
Masswert H	37 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	10
Preis/100 ST	26.100,00 €
Preisgruppe	570

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.