


Langes Anschlussgewinde metrisch

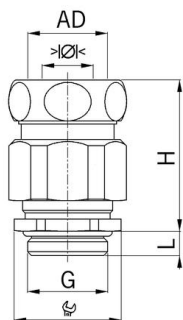

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1710.80.25.190.2
EAN:	7611614145693
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M25x1.5
Aussendurchmesser	3/4" mm
Minimaler Klemmbereich	16.0 mm
Maximaler Klemmbereich	19.0 mm
Schlüsselweite	30/36 mm
Masswert H	52 mm
Gewindelänge L	11 mm
Versand	25
Preis/100 ST	1.360,00 €
Preisgruppe	520

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.