


Anschlussgewinde Pg

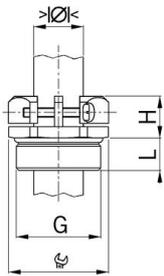

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Zulassungstyp: Progress MS KBST

· Mechanische Zugentlastung B

Artikel-Nr.:	1836.02
EAN:	7611614043210
Material	Messing vernickelt
Klemmschrauben	Rostfreier Stahl A2
Schutzart	IP 20
Einsatztemperatur	-50°C / +300°C
Gewinde	Pg 36
Minimaler Klemmbereich	24.0 mm
Maximaler Klemmbereich	36.0 mm
Schlüsselweite	55 mm
Masswert H	18 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	10
Preis/100 ST	1.780,00 €
Preisgruppe	540