


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

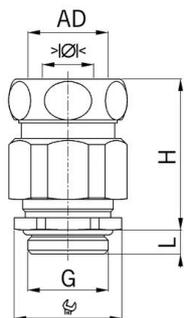

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD Zoll
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1700.40.11/4
EAN:	7611614145532
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M40x1.5
Aussendurchmesser	1 1/4" mm
Klemmbereich mit Inlet min.	24.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	28.5 mm
Minimaler Klemmbereich	28.5 mm
Maximaler Klemmbereich	33.0 mm
Schlüsselweite	46/54 mm
Masswert H	62 mm
Gewindelänge L	8 mm
Versand	10
Preis/100 ST	3.370,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.