


Anschlussgewinde Pg

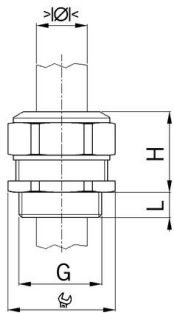

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikel-Nr.:	EX1571.29.250
EAN:	7611614179063
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Gewinde	Pg 29
Minimaler Klemmbereich	23.0 mm
Maximaler Klemmbereich	25.0 mm
Schlüsselweite	41 mm
Masswert H	36 mm
Gewindelänge L	13 mm
Hinweis	3
Versand	25
Preis/100 ST	1.160,00 €
Preisgruppe	530

3 = Material Dichteinsatz NBR