


Zubehör zu EMV-Kabelverschraubungen

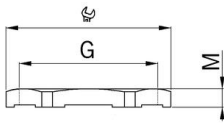

EMV-Gegenmuttern Messing mit Schneidezähnen

Artikel-Nr.:	8050.85
EAN:	7611614117492
Material	Messing vernickelt
Ausführung	EMV-Gegenmutter Messing mit Schneidezähnen für eine optimale Kontaktierung
Einsatztemperatur	-60°C / +200°C
Gewinde	M50x1.5
Schlüsselweite	55 mm
Materialdicke	6.3
Versand	10
Preis/100 ST	438,00 €
Preisgruppe	540

1 = Metrisches Regelgewinde