


Langes Anschlussgewinde metrisch

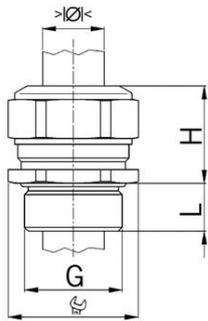

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1100.20.96.150
EAN:	7611614133744
Material	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung	1 Rille
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	M20x1.5
Minimaler Klemmbereich	11.0 mm
Maximaler Klemmbereich	15.0 mm
Schlüsselweite	24 mm
Masswert H	21 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	50
Preis/100 ST	3.390,00 €
Preisgruppe	570

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)