


## Langes Anschlussgewinde Pg

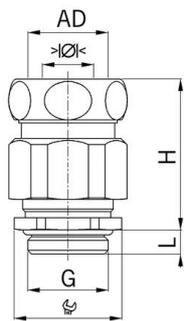

### AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

#### Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1710.60.09.14</b>
EAN:	7611614144450
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	Pg 9
Aussendurchmesser	14 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	6.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	8.0 mm
Minimaler Klemmbereich	8.0 mm
Maximaler Klemmbereich	10.5 mm
Schlüsselweite	18/21 mm
Masswert H	38 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	50
Preis/100 ST	696,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.