


Langes Anschlussgewinde Pg

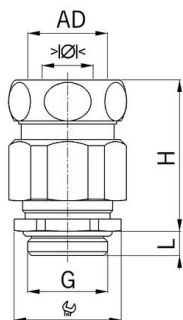

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr.: | 1710.60.21.27 |
| EAN: | 7611614144511 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Schutzart | Kabelverschraubung IP 68 |
| Hinweis | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Gewinde | Pg 21 |
| Aussendurchmesser | 27 mm |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 12.5 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 16.0 mm |
| Minimaler Klemmbereich | 16.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 19.0 mm |
| Schlüsselweite | 30/36 mm |
| Masswert H | 50 mm |
| Gewindelänge L | 12 mm |
| Versand | 25 |
| Preis/100 ST | 1.290,00 € |
| Preisgruppe | 540 |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.