


## Anschlussgewinde Gasrohr

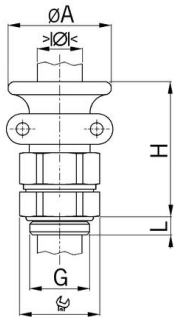

### AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

#### Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>181/2G.16.26</b>
EAN:	7611614043432
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	NBR
O-Ring	-40
Schutzart	IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC
Staub	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0056
Einsatztemperatur	+100°C
Gewinde	G 1/2 "
Minimaler Klemmbereich	11.0 mm
Maximaler Klemmbereich	13.0 mm
Schlüsselweite	26 mm
Durchmesser A	32
Masswert H	57 mm
Gewindelänge L	14 mm
Versand	25
Preis/100 ST	4.870,00 €
Preisgruppe	530