


Kurzes Anschlussgewinde Pg

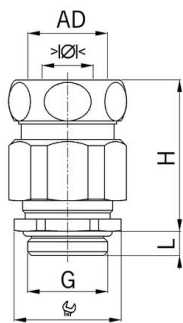

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1700.29.36
EAN:	7611614144085
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	Pg 29
Aussendurchmesser	36 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	19.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	23.0 mm
Minimaler Klemmbereich	23.0 mm
Maximaler Klemmbereich	27.5 mm
Schlüsselweite	38/45 mm
Masswert H	55 mm
Gewindelänge L	8 mm
Versand	25
Preis/100 ST	2.080,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.