


Langes Anschlussgewinde metrisch

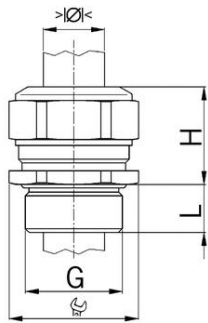

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress MS EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1100.17.080
EAN:	7611614177618
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Gewinde	M16x1.5
Minimaler Klemmbereich	6.0 mm
Maximaler Klemmbereich	8.0 mm
Schlüsselweite	18 mm
Masswert H	20 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	50
Preis/100 ST	636,00 €
Preisgruppe	530

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Auf Anfrage lieferbar:

- Ausführungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT