


Kurzes Anschlussgewinde Pg

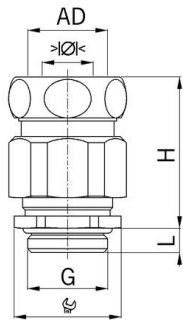

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1700.48.56
EAN:	7611614144115
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	Pg 48
Aussendurchmesser	56 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	37.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	43.0 mm
Minimaler Klemmbereich	43.0 mm
Maximaler Klemmbereich	49.0 mm
Schlüsselweite	65/66 mm
Masswert H	67 mm
Gewindelänge L	11 mm
Versand	10
Preis/100 ST	5.330,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.