


Zubehör zu EMV-Kabelverschraubungen

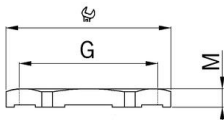

EMV-Gegenmuttern Messing mit Schneidezähnen

Artikel-Nr.:	8048.85
EAN:	7611614092614
Material	Messing vernickelt
Ausführung	EMV-Gegenmutter Messing mit Schneidezähnen für eine optimale Kontaktierung
Einsatztemperatur	-60°C / +200°C
Gewinde	Pg 48
Schlüsselweite	65 mm
Materialdicke	6.5
Versand	10
Preis/100 ST	705,00 €
Preisgruppe	540