


Langes Anschlussgewinde Pg

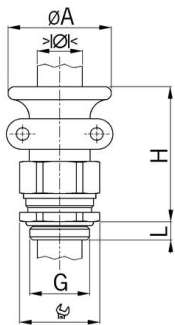

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1811.11
EAN:	7611614179032
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Gewinde	Pg 11
Klemmbereich mit Inlet min.	5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	8.5 mm
Minimaler Klemmbereich	8.5 mm
Maximaler Klemmbereich	12.0 mm
Schlüsselweite	21 mm
Durchmesser A	30
Masswert H	43 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	50
Preis/100 ST	2.300,00 €
Preisgruppe	530