


Langes Anschlussgewinde metrisch

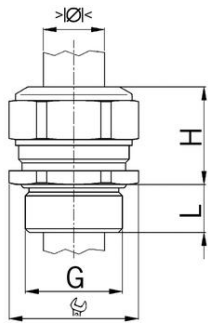

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1100.32.98
EAN:	7611614132860
Material	Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung	2 Rillen
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	M32x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	21.0 mm
Minimaler Klemmbereich	21.0 mm
Maximaler Klemmbereich	25.5 mm
Schlüsselweite	36 mm
Masswert H	28 mm
Gewindelänge L	13 mm
Versand	25
Preis/100 ST	8.920,00 €
Preisgruppe	570