


Langes Anschlussgewinde metrisch

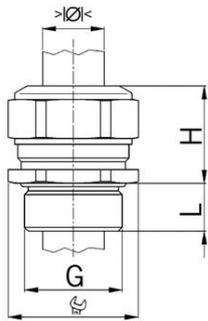

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1100.50.98
EAN:	7611614132921
Material	Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung	2 Rillen
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	M50x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	33.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	37.0 mm
Minimaler Klemmbereich	37.0 mm
Maximaler Klemmbereich	42.0 mm
Schlüsselweite	55 mm
Masswert H	34 mm
Gewindelänge L	14 mm
Versand	10
Preis/100 ST	18.100,00 €
Preisgruppe	570