


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

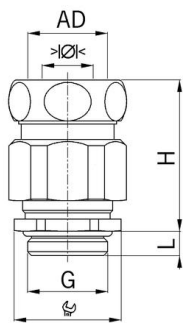

### AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

#### Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD Zoll
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1700.32.1</b>
EAN:	7611614145525
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M32x1.5
Aussendurchmesser	1" mm
Klemmbereich mit Inlet min.	17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	21.0 mm
Minimaler Klemmbereich	21.0 mm
Maximaler Klemmbereich	25.5 mm
Schlüsselweite	36/45 mm
Masswert H	55 mm
Gewindelänge L	8 mm
Versand	25
Preis/100 ST	2.130,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.  
Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.