


Anschlussgewinde NPT

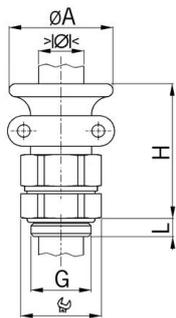

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	183/4NPT.11.26
EAN:	7611614043012
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	NBR
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex db eb IIC
Staub	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0056
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	NPT 3/4"
Minimaler Klemmbereich	9.0 mm
Maximaler Klemmbereich	11.0 mm
Schlüsselweite	27 mm
Durchmesser A	30
Masswert H	57 mm
Gewindelänge L	20 mm
Versand	25
Preis/100 ST	4.890,00 €
Preisgruppe	530