


Kurzes Anschlussgewinde Pg

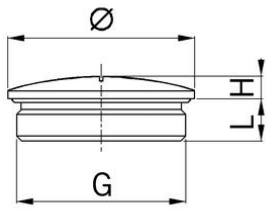

Verschlussschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

· mit O-Ring

Artikel-Nr.:	EX8748.08
EAN:	7611614175805
Material	Messing vernickelt
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Gewinde	Pg 48
Durchmesser	65 mm
Masswert H	6 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	10
Preis/100 ST	1.880,00 €
Preisgruppe	530

Auf Anfrage lieferbar:

- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4