


Langes Anschlussgewinde Pg

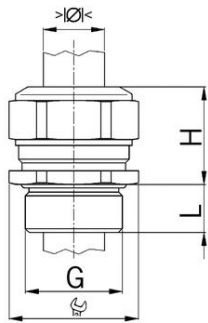

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1100.11.96
EAN:	7611614134291
Material	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung	1 Rille
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	Pg 11
Klemmbereich mit Inlet min.	5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	8.5 mm
Minimaler Klemmbereich	8.5 mm
Maximaler Klemmbereich	12.0 mm
Schlüsselweite	22 mm
Masswert H	21 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	50
Preis/100 ST	3.430,00 €
Preisgruppe	570