


Langes Anschlussgewinde metrisch

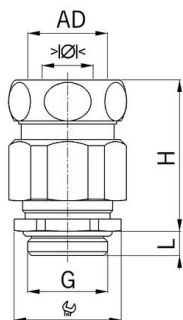

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1710.60.20.17
EAN:	7611614144573
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M20x1.5
Aussendurchmesser	17 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	11.0 mm
Minimaler Klemmbereich	11.0 mm
Maximaler Klemmbereich	14.5 mm
Schlüsselweite	24/25 mm
Masswert H	38 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	25
Preis/100 ST	1.010,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.