


Langes Anschlussgewinde metrisch

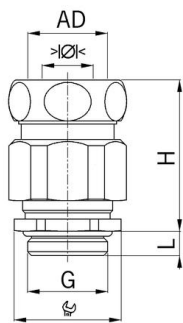

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD Zoll
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1710.60.32.1
EAN:	7611614145594
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M32x1.5
Aussendurchmesser	1" mm
Klemmbereich mit Inlet min.	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	16.0 mm
Minimaler Klemmbereich	16.0 mm
Maximaler Klemmbereich	19.0 mm
Schlüsselweite	36/45 mm
Masswert H	55 mm
Gewindelänge L	13 mm
Versand	25
Preis/100 ST	2.250,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.