


Langes Anschlussgewinde Pg

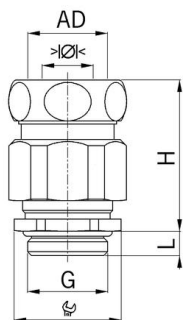

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr.: | 1710.60.48.56 |
| EAN: | 7611614144559 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Schutzart | Kabelverschraubung IP 68 |
| Hinweis | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Gewinde | Pg 48 |
| Aussendurchmesser | 56 mm |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 37.0 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 43.0 mm |
| Minimaler Klemmbereich | 43.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 49.0 mm |
| Schlüsselweite | 65/66 mm |
| Masswert H | 67 mm |
| Gewindelänge L | 15 mm |
| Versand | 10 |
| Preis/100 ST | 5.570,00 € |
| Preisgruppe | 540 |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.