


Kurzes Anschlussgewinde Pg

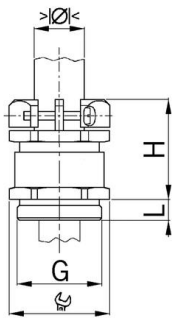

Stopfbuchsen Messing mit Klemmbacken

- Einteiliger Einschnittring
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1803.42
EAN:	7611614006536
Material	Messing vernickelt
Dichtung	NBR
Schutzart	IP 54
Einsatztemperatur	-20°C / +80°C
Gewinde	Pg 42
Minimaler Klemmbereich	39.0 mm
Maximaler Klemmbereich	41.0 mm
Schlüsselweite	57/59 mm
Masswert H	45 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	10
Preis/100 ST	12.500,00 €
Preisgruppe	590