


Langes Anschlussgewinde metrisch

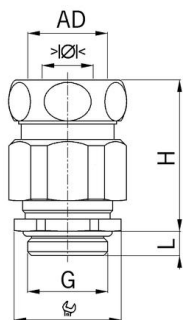

**AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung**

**Zulassungstyp: Progress MS Kombi**

- Für Schlauchanschluss AD Zoll
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1710.60.25.3/4</b>
EAN:	7611614145587
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M25x1.5
Aussendurchmesser	3/4" mm
Klemmbereich mit Inlet min.	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	16.0 mm
Minimaler Klemmbereich	16.0 mm
Maximaler Klemmbereich	19.0 mm
Schlüsselweite	30/36 mm
Masswert H	52 mm
Gewindelänge L	11 mm
Versand	25
Preis/100 ST	1.350,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.