


Gegenmuttern rostfreier Stahl

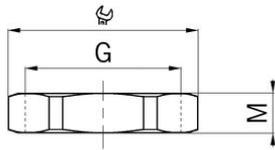

Gegenmuttern rostfreier Stahl

· Gewinde metrisch

Artikel-Nr.:	8010.96
EAN:	7611614145921
Material	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Ausführung	6-kant
Einsatztemperatur	-40°C / +300°C
Gewinde	M10x1.5
Schlüsselweite	13 mm
Materialdicke	2.8
Hinweis	1
Versand	50
Preis/100 ST	511,00 €
Preisgruppe	570

1 = Metrisches Regelgewinde