


Langes Anschlussgewinde metrisch

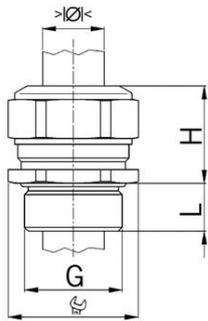

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1100.50.96
EAN:	7611614133850
Material	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung	1 Rille
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	M50x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	33.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	37.0 mm
Minimaler Klemmbereich	37.0 mm
Maximaler Klemmbereich	42.0 mm
Schlüsselweite	55 mm
Masswert H	34 mm
Gewindelänge L	14 mm
Versand	10
Preis/100 ST	16.900,00 €
Preisgruppe	570