


AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

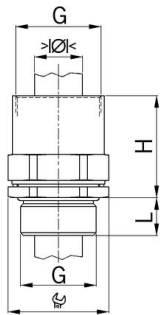

AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte

· Passend zu ROHRflex® Wellenschlauch

Artikel-Nr.:	1165.84.32.34
EAN:	7611614219622
Material	Messing vernickelt
Kontakthülse	Messing vernickelt
O-Ring	NBR
Schutzart	IP 68 (mit Rohrflex®-Ringwellenschlauch)
Eigenschaften	Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrations sichere Einführung.
Einsatztemperatur	-40°C / +120°C
Gewinde	M32x1.5
Minimaler Klemmbereich	12.0 mm
Maximaler Klemmbereich	20.0 mm
Schlüsselweite	36 mm
Masswert H	36.5 mm
Gewindelänge L	13 mm
Versand	25
Preis/100 ST	2.290,00 €
Preisgruppe	520