


Kurzes Anschlussgewinde Pg

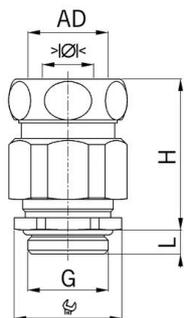

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1700.11.17
EAN:	7611614144030
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	Pg 11
Aussendurchmesser	17 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	5.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	8.5 mm
Minimaler Klemmbereich	8.5 mm
Maximaler Klemmbereich	12.0 mm
Schlüsselweite	21/25 mm
Masswert H	39 mm
Gewindelänge L	6 mm
Versand	50
Preis/100 ST	732,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.