


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

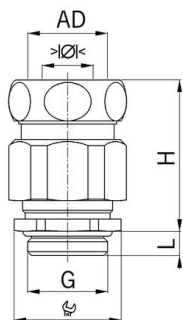

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1700.12.10
EAN:	7611614143897
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M12x1.5
Aussendurchmesser	10 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	- mm
Klemmbereich mit Inlet max.	- mm
Minimaler Klemmbereich	5.0 mm
Maximaler Klemmbereich	6.5 mm
Schlüsselweite	15/17 mm
Masswert H	33 mm
Gewindelänge L	5 mm
Versand	50
Preis/100 ST	707,00 €
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.