


Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter

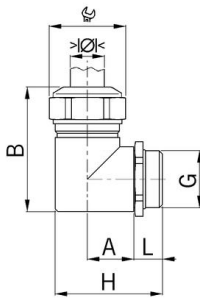

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	5215.32
EAN:	7611614133423
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	M32x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	21.0 mm
Minimaler Klemmbereich	21.0 mm
Maximaler Klemmbereich	25.5 mm
Schlüsselweite	36 mm
Masswert H	56 mm
Gewindelänge L	16 mm
Masswert A	23 mm
Masswert B	60 mm
Versand	25
Preis/100 ST	3.340,00 €
Preisgruppe	540

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.