


Kurzes Anschlussgewinde Pg

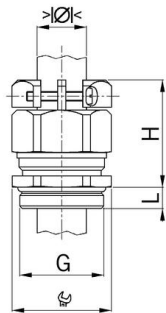

AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse und Klemmbacken erhöhte Sicherheit

Zulassungstyp: Progress MS EMC KB EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	EX1803.80.07.075
EAN:	7611614176819
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Gewinde	Pg 7
Minimaler Klemmbereich	6.0 mm
Maximaler Klemmbereich	7.5 mm
Schlüsselweite	15/16 mm
Masswert H	26 mm
Gewindelänge L	6 mm
Hinweis	1
Versand	50
Preis/100 ST	1.070,00 €
Preisgruppe	530

1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage