


Langes Anschlussgewinde metrisch

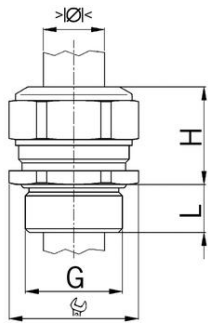

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1100.10.98.060
EAN:	7611614132693
Material	Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung	2 Rillen
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	M10x1.5
Minimaler Klemmbereich	4.0 mm
Maximaler Klemmbereich	6.0 mm
Schlüsselweite	13 mm
Masswert H	15 mm
Gewindelänge L	10 mm
Hinweis	1
Versand	50
Preis/100 ST	3.580,00 €
Preisgruppe	570

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)