


Langes Anschlussgewinde Pg

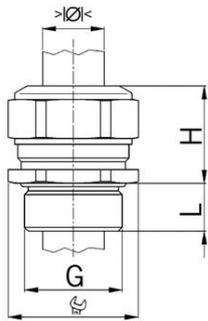

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

Zulassungstyp: Progress S2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1100.42.94.420
EAN:	7611614134055
Material	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung	1 Rille
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Gewinde	Pg 42
Minimaler Klemmbereich	37.0 mm
Maximaler Klemmbereich	42.0 mm
Schlüsselweite	55 mm
Masswert H	34 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	10
Preis/100 ST	12.300,00 €
Preisgruppe	570

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.