


## Langes Anschlussgewinde Pg

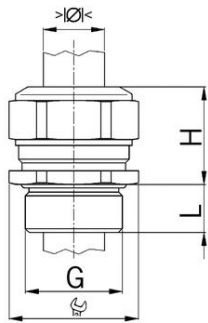

### Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1100.48.98</b>
EAN:	7611614132655
Material	Rostfreier und säurebeständiger CrNiMo-Stahl A4 (DIN EN 1.4435 / AISI 316L)
Kennzeichnung	2 Rillen
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Einsatztemperatur	-40°C / +200°C
Gewinde	Pg 48
Klemmbereich mit Inlet min.	37.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	43.0 mm
Minimaler Klemmbereich	43.0 mm
Maximaler Klemmbereich	49.0 mm
Schlüsselweite	65 mm
Masswert H	37 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	10
Preis/100 ST	32.300,00 €
Preisgruppe	570