


## Kurzes Anschlussgewinde Pg

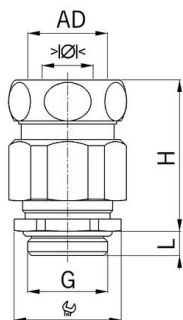

### AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung

#### Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>1700.11.14</b>  |
| EAN:                        | 7611614144023  |
| Material                    | Messing vernickelt   |
| Dichtung                    | TPE  |
| O-Ring                      | NBR  |
| Schutzart                   | Kabelverschraubung IP 68   |
| Hinweis                     | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +100°C   |
| Gewinde                     | Pg 11  |
| Aussendurchmesser           | 14 mm  |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 5.5 mm   |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 8.5 mm   |
| Minimaler Klemmbereich      | 8.5 mm   |
| Maximaler Klemmbereich      | 12.0 mm  |
| Schlüsselweite              | 21/21 mm   |
| Masswert H                  | 39 mm  |
| Gewindelänge L              | 6 mm   |
| Versand                     | 50   |
| Preis/100 ST                | 684,00 €   |
| Preisgruppe                 | 540  |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.